


Rundzylinder ESAZA-32- -P

 
Teilenummer: 183232

FESTO

Abschlussdeckel mit Luftanschluss axial zur Zylinderachse.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

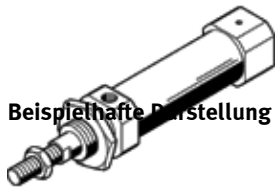

Beispielhafte Darstellung



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 1 ... 200 mm |
| Kolben-Durchmesser | 32 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 bar |
| Funktionsweise | einfachwirkend ziehend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 354 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 170 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 15,4 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 340 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 8,9 g |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |