

 

Vakuumsaugventil ISV-M5-CT

Teilenummer: 183520

FESTO

zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.

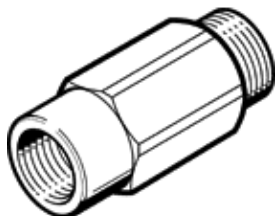

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M5
Abwurfimpulstauglichkeit	8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 0,95 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar	1 l/min
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoffinformation Filter	Sinterstahl