


# Kupplung EAMC-B-19-24-6-6

Teilenummer: 184265

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

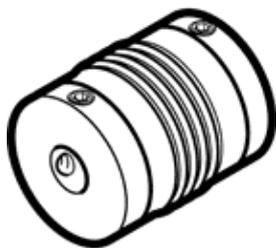

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6 mm
Baugröße	19
Nennlänge	24 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	12 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform