


# Spannmodul EV-40-5

Teilenummer: 184857

FESTO

mit Rückstellfunktion.

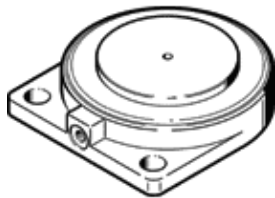

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	Ø 40
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck Mpa	≤ 0,6 MPa
Betriebsdruck	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Produktgewicht	52 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)