


Steckdose FBSD-WD-7

Teilenummer: 18524

FESTO

für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln.

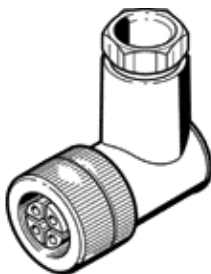

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Befestigungsart | mit Überwurfmutter |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 25 g |
| Elektrischer Anschluss | Form A M12x1 4-polig Dose gewinkelt / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | ≤ 250 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | ≤ 250 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 4 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 2,5 kV |
| Kabelverschraubung | Pg7 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 4 ... 6 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PA-verstärkt |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoffinformation Überwurfmutter | Zink-Druckguss vernickelt |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | Bronze Weissbronze beschichtet |