

 

Adsorptionstrockner LDF-H3-N1/4-24

Teilenummer: 185678

FESTO

für trockene und saubere Druckluft.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

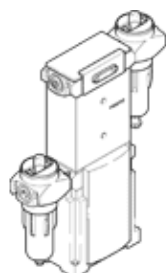

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	senkrecht
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Eingangsdruck 1	4 ... 10,5 bar
Atmosphärischer Taupunkt	-40 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumstemperatur	2 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	2 ... 50 °C
Produktgewicht	9.200 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss