

Anschlussblock CPE18-PRSGO-3

Teilenummer: 187821


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

für Ventile der Compact Performance-Baureihe, mit offenen PRS-Kanälen.

Bei diesem Anschlussblock dürfen nur Verschraubungen mit G-Anschluss eingesetzt werden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

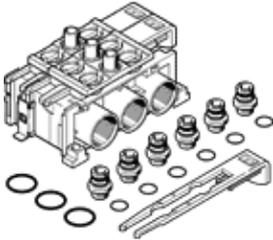

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	3
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	225 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt