


Kabelverteiler ASI-KVT-FK-S

Teilenummer: 18797

FESTO

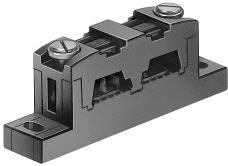

Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	7.2 g
Betriebsspannungsbereich DC	75 V
Betriebsspannungsbereich AC	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-30 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze