


Anschlussblock VIGI-04-D-2

Teilenummer: 18839

FESTO

für Ventilinsel
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

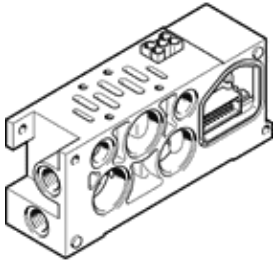

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Pneumatischer Anschluss 4	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/4
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss