


Vorortsteuerung DLP-VSE-3-5/3-G-DP

Teilenummer: 188474

FESTO

für Zylinderbaureihe DLP.

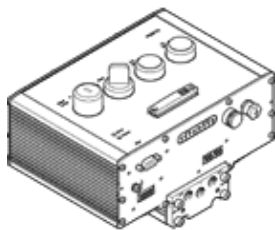

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Zubehör |
| Einsatz im Außenbereich | C1 - wettergeschützte Einsatzorte |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 bar |
| Nennbetriebsdruck | 6 bar |
| Betriebsspannungsbereich DC | 20,4 ... 28,8 V |
| Max. Stromaufnahme | 180 mA |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 100 % kondensierend |
| Schutzart | IP65 in montiertem Zustand nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 1.700 g |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffinformation Schrauben | Stahl verzinkt |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |