


# Ventilinsel IIFB-02-1/8-16-BU

Teilenummer: 18856

FESTO

Installationsinsel Typ 02, G1/8, mit Feldbusanschluss.

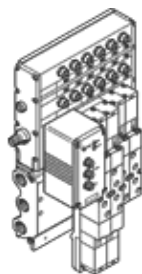

## Datenblatt

| Merkmal                      | Wert   |
|------------------------------|--|
| Ventilfunktion               | 5/2 monostabil<br>5/2 bistabil<br>5/3 belüftet<br>5/3 entlüftet<br>5/3 geschlossen |
| Normalnenndurchfluss         | 750 ... 1.000 l/min  |
| Betriebsdruck                | -0,9 ... 10 bar  |
| Elektrische Ansteuerung      | integrierte Steuerung  |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 16   |
| Umgebungstemperatur          | -5 ... 50 °C   |
| Schutzart                    | IP65   |
| Betätigungsart               | elektrisch   |
| Inseltyp                     | 02   |
| Konstruktiver Aufbau         | Kolben-Schieber  |
| Steuerluftversorgung         | extern<br>intern   |
| Ventilinselaufbau            | Festraster   |
| Steuerdruck                  | 1,5 ... 10 bar   |
| Nennbetriebsspannung DC      | 24 V   |
| Mediumtemperatur             | -5 ... 50 °C   |
| Werkstoffhinweis             | LABS-haltige Stoffe enthalten  |