


# Ventilinsel IIFB-02-1/4-12-BU

Teilenummer: 18861

FESTO

Installationsinsel Typ 02, G1/4, mit Feldbusanschluss.

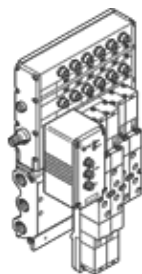

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnennendurchfluss	1.300 ... 1.600 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	Feldbus integrierte Steuerung
Max. Anzahl der Ventilplätze	12
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	02
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	Festraster
Steuerdruck	1,5 ... 10 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten