


# Endplatte IEPR-04-D-2-NPT

Teilenummer: 18879

FESTO

für Ventilinsel

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

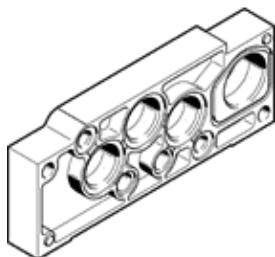

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	70 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Befestigungsart Anschlussplatte	einschraubbar
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 1	NPT3/4-14
Pneumatischer Anschluss 3	NPT3/4-14
Pneumatischer Anschluss 5	NPT3/4-14