

Ventilinsel

VIFB-04-D-2-B


Teilenummer: 18924

FESTO

Typ 04-B, mit Feldbusanschluss, Größe 2.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die Abbildungen, die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

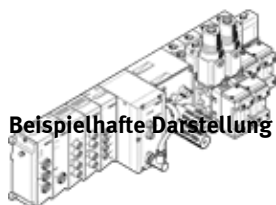

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnennendurchfluss	2.300 ... 4.000 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	Feldbus integrierte Steuerung
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	04
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	modular und erweiterbar
Schaltstellungsanzeige	LED
Steuerdruck	2 ... 10 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung AC	110 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C