

Steckverschraubung QSF-10-32-UNF-3/16-U


Teilenummer: 190700

FESTO

Innengewinde mit Außensechskant.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

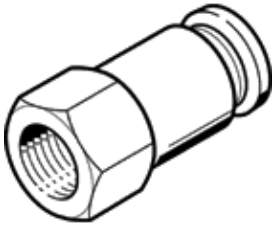

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2,4 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Produktgewicht | 13,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | UNF10-32 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 3/16" |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |