


# T-Steckverschraubung QSMTL-1/4-1/8-U

Teilenummer: 190822

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

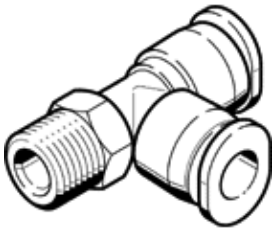

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                  |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße                                   | Mini                                  |
| Nennweite                                  | 1,7 mm                                |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung                          |
| Einbaulage                                 | beliebig                              |
| Gebindegröße                               | 1                                     |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                     |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar                      |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1                                     |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 60 °C                         |
| Zulassung                                  | Germanischer Lloyd                    |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 14 Nm                                 |
| Produktgewicht                             | 18,5 g                                |
| Anzahl Abgänge                             | 2                                     |
| Anzahl Zuleitungen                         | 1                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde NPT1/4-18                |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 1/8"    |
| Farbe Lösering                             | grau                                  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                          |
| Werkstoffinformation Gehäuse               | PBT                                   |
| Werkstoffinformation Lösering              | POM                                   |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung      | NBR                                   |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment  | hochlegierter Stahl rostfrei          |