


# Rückschlagventil HA-10-32-UNF-QSM-5/32-U

Teilenummer: 190847

FESTO

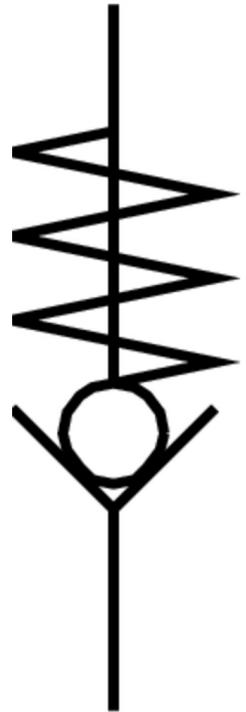

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	QS-5/32
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss	143 l/min
Betriebsdruck	-1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	7.2 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform