

Kugelhahn QH-QS-1/8-1/8-NPT-U

Teilenummer: 190886
Auslaufprodukt


FESTO

mit QS-Steckverbindung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

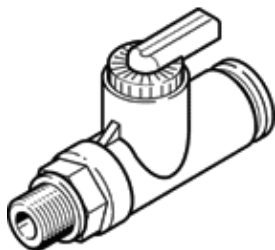

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar
Nennweite	2,5 mm
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip	weich
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	15,3 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform