

# Kugelhahn QH-QS-5/32-1/4-NPT-U

Teilenummer: 190888  
Auslaufprodukt


FESTO

mit QS-Steckverbindung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

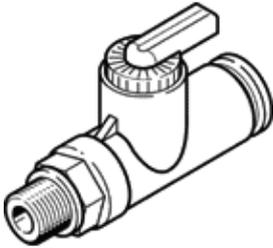

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	einschraubbar
Nennweite	5 mm
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dichtprinzip	weich
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht	24,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform