


# Interface CAMC-F-PN

Teilenummer: 1911916

FESTO

Einschubkarte für Feldbusanschaltung.

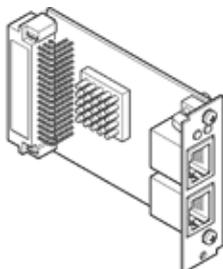

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	Steckmodul für CMMP-AS...-M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Einbaulage	beliebig
Protokoll	PROFINET
Kommunikationsprofil	FHPP
Baudrate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologien	Stern Ring Linie
Medienredundanz	MRP
IP-Adressvergabe	FCT DCP
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose RJ45
Minimale Zykluszeit	1 ms
LED Anzeigen	Busfehler Ethernet-Kommunikationsaktivität Ethernet-Leitungsüberwachung Systemfehler
Konfigurations-Unterstützung	GSDML
Parametrierung	FCT
Zusätzliche Funktionen	Conformance Class B DCP IRT-kompatibel LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP