 



Magnetventil MN2H-5/3G-D-02-ZSR

Teilenummer: 191327

FESTO

mit Zentralstecker rund.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

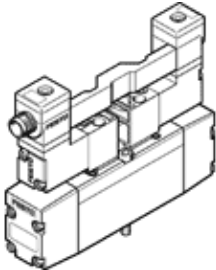

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite	18 mm
Normalnenndurchfluss	500 l/min
Betriebsdruck	3 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	6 mm
Rastermaß	19 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	VDMA 24563
Handhilfsbetätigung	mit Zubehör rastend
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	intern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Schaltzeit aus	22 ms
Schaltzeit ein	17 ms
Spulenkennwerte	24V DC: 1,5W
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	220 g
Elektrischer Anschluss	Zentralstecker nach DIN 43650 viereckige Bauform Form C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Anschluss Steuerabluft 82/84	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Pneumatischer Anschluss 4	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte Größe 02 nach VDMA 24563
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss