

Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-DI-MAXI

Teilenummer: 192414

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

 

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb.

Mit manuellem Kondensatablass. Mit Manometer. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

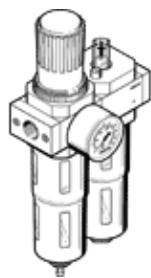

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|--|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck | 1 ... 16 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 7 bar |
| Max. Druckhysterese | 0,4 bar |
| Normalnenndurchfluss | 5.000 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Mediumtemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 2.600 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |