


# Steckdose MSSD-F-S-M16

Teilenummer: 192746

FESTO

mit Schneidklemmtechnik.

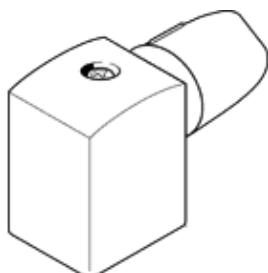

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	10
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	35 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose Anschlussbild Form B nach EN 175301-803
Kabeldurchmesser	5,5 ... 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0,5 ... 1 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz