 



# Balgzylinder EBS-100-105

Teilenummer: 193795

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt, für kleine Einbauträume geeignet.  
Rückhubbewegungen dürfen nur unter einem Mindestdruck von 0,9 bar  
erfolgen, um ein sachgemäßes Einrollen des Schlauchrollbalges zu  
gewährleisten ( Beschädigungsgefahr der Membrane )  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

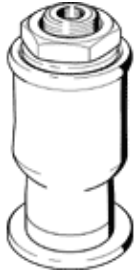

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	115 mm
Hub	105 mm
Max. Höhe ausgefahren	200 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	95 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0,9 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft geölte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	450 N
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Balg	CR