

 

Schwenkantrieb DRQ-100-360-PPVJ-A

Teilenummer: 19394
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

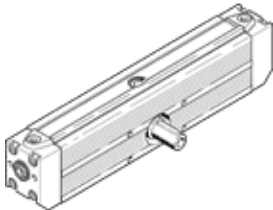

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Baugröße | 100 |
| Dämpfungswinkel | 52 deg |
| Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig | -8 /+ 8 deg |
| Schwenkwinkel | 360 deg |
| Dämpfung | PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Zahnstange/Ritzel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar | 0,4 Hz |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisches Drehmoment bei 6 bar | 150 Nm |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | 0,2 kgm ² |
| Produktgewicht | 40.600 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G1/2 |
| Werkstoffinformation Antriebswelle | Einsatzstahl |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |