 



# Wartungseinheit FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

Teilenummer: 194981

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination,  
Baureihe S, mit abschließbarem Reglerkopf.

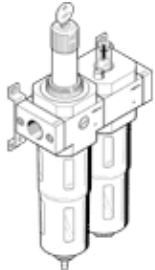

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4" vorbereitet
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Eingangsdruck 1	1 ... 16 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	3.600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.880 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC