 



# Wartungseinheit FRCS-1-D-5M-DI-MAXI-A

Teilenummer: 195004

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination,  
Baureihe S, mit abschließbarem Reglerkopf.

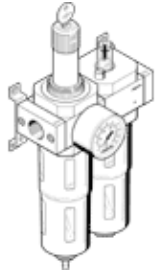

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Eingangsdruck 1	1,5 ... 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	3.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.950 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC