 



Wartungsgeräte-Kombination LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA

Teilenummer: 195176

FESTO

mit abschließbarem Regelkopf und Manometer, für Nenndruck 12 bar,
für ungeölte Luft.

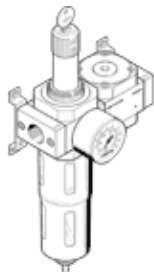

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit integriertem Schloss |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul Filterregler mit Manometer |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 12 bar |
| Eingangsdruck 1 | 1 ... 16 bar |
| Normalnenndurchfluss | 5.200 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 2.840 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoffinformation Schale | PC |