

Ventilinsel MH2

Teilenummer: 197335


FESTO

mit Schnellschaltventilen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2007.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

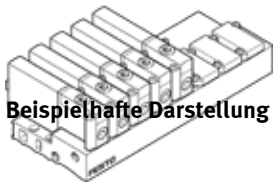

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss	100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	M5
Betriebsdruck	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Einzelanschluss Multipol
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Baubreite	10 mm
Schutzart	IP40 IP65
Nennweite	2 mm
Rastermaß	14 mm
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Konstruktiver Aufbau	druckentlastetes Sitzventil
Steuerart	direkt
Ventilinselaufbau	Festraster
Schaltstellungsanzeige	ja, mit Dose
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung DC	5 V 24 V 12 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-5 ... 40 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei