


# Schalldämpfer U-E-1/4

Teilenummer: 197476  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt  
siehe Support Portal.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

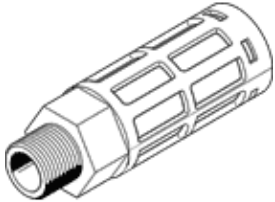

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3.200 l/min
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	11,4 g
Pneumatischer Anschluss	PT1/4
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	PE