


Ventilinsel CDVI5.0

Teilenummer: 197648

FESTO

Ventilinsel CDVI, Clean Design.

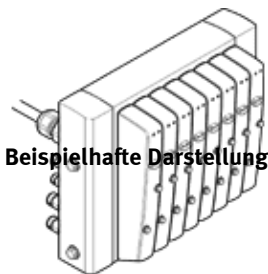

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen/geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil 2/2 offen monostabil 2/2 geschlossen monostabil 5/3 geschlossen 5/3 entlüftet 5/3 belüftet 5/2 bistabil 2x3/2 geschlossen monostabil 2x3/2 offen monostabil 5/2 monostabil
Ventilgröße	24 mm
Max. Normalnenndurchfluss	650 l/min bei 24 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Zulassung	C-Tick
Basierend auf Norm	ISO 14159 EN 1672-2
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Schutzart	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Elektrische Ansteuerung	Multipol Feldbus
Schaltstellungsanzeige	LED
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Betätigungsart	elektrisch
Elektrisches E/A-System	ja
Inseltyp	15
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Ventilinselaufbau	modular