


Mini-Schlitten SLT-25-200-A-CC-B

Teilenummer: 197917

FESTO

mit präziser, hochbelastbarer Kugelführung und Stoßdämpfern.

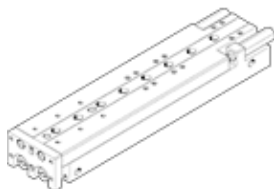

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	200 mm
Justierbarer Endlagenbereich/Länge	12 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Joch-Kinematik
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	10 Nm
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Kraft F _y	1.170 N
Max. Kraft F _z	1.170 N
Max. Moment M _x	64 Nm
Max. Moment M _y	64 Nm
Max. Moment M _z	17 Nm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	495 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	590 N
Bewegte Masse	2.393 g
Produktgewicht	5.592 g
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei