


Überwurfmutter MCK-PK-4-R

Teilenummer: 205257

FESTO

Metallausführung.

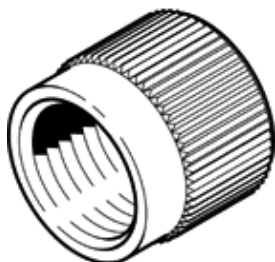

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M8x1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform