


# Drehverteiler GF-1/4

Teilenummer: 2094

FESTO

mit einer starren Luftzuleitung und vier rotierenden Abgängen.

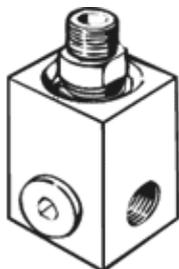

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Max. Drehzahl	300 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform