


# Kupplungsstecker KS4-CK-6

Teilenummer: 2151

FESTO

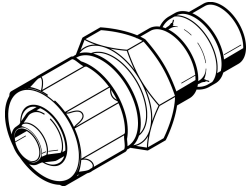

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	4.9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	432 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform