


# Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Teilenummer: 2154009

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

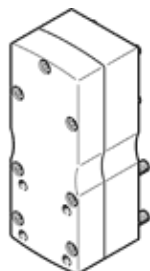

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	610 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform