


Axialbausatz EAMM-A-S38-40P

Teilenummer: 2219044

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

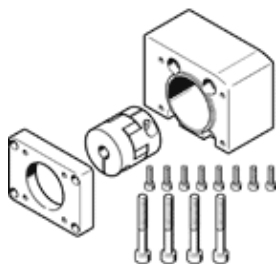

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|---------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 6,5 Nm |
| Produktgewicht | 380 g |
| Schnittstellencode Aktuator | S38 |
| Schnittstellencode Motor In | 40P |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |