


Axialbausatz EAMM-A-R38-60P

Teilenummer: 2224996

FESTO

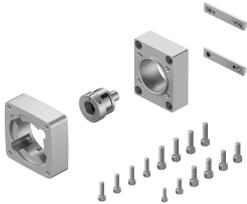

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	350 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform