


Axialbausatz EAMM-A-D32-60P-S1

Teilenummer: 2234020

FESTO

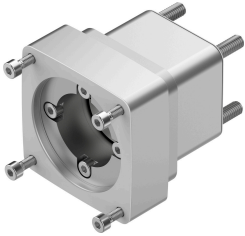

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform