


Verbindungsleitung NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

Teilenummer: 2265133

FESTO

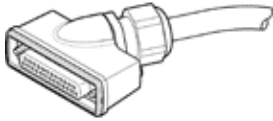

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--------------------------------------|
| Basierend auf Norm | DIN 47100 |
| Leistungsbezeichnung | ohne Schildträger |
| Anschlusshäufigkeit | 50 |
| Produktgewicht | 1.660 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | eckig |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gewinkelt |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik | Sub-D |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 25 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | 2x Schraube 4-40 UNC mit Dichtung |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 25 |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 2,6 A |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Kabellänge | 10 m |
| Leitungseigenschaft | Standard |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung | ≥ 41 mm |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung | ≥ 122 mm |
| Kabeldurchmesser | 10,2 mm |
| Toleranz Kabeldurchmesser | ± 0,25 mm |
| Kabelaufbau | 25x0,34 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Schutzart | IP65 IP67 IP69K |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Besondere Eigenschaften | reinigungsfreundlich |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 ... 60 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 40 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-RL |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Farbe Kabelmantel | grau |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Werkstoff Schrauben | Edelstahl |
| Werkstoff Dichtungen | EPDM |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze vergoldet |
| Werkstoff Isolierhülle | PVC |