


Getriebe EMGA-40-P-G3-EAS-40

Teilenummer: 2297684

★ Kernprogramm

passend für Servomotoren.

FESTO

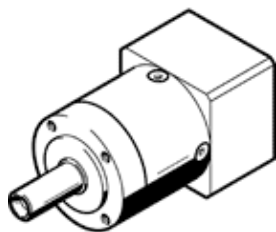

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0,25 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	18.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	11 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,031 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	17,6 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	1 Nm/arcmin
Produktgewicht	350 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform