


# Schalldämpfer U-3/8

Teilenummer: 2309

★ Kernprogramm

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an  
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

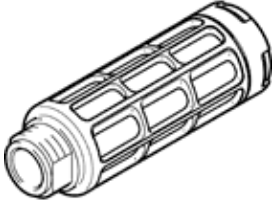

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	6.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	82 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	29,6 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform