


# Kupplung EAMC-16-20-3-8

Teilenummer: 2310368

FESTO

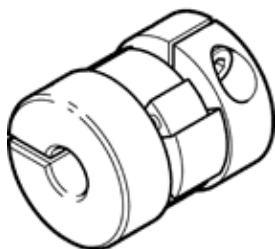

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	3 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	16
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	8 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform