


# Scheibenventil

## VZFB-A-11/2"-WW-V4V4E

Teilenummer: 2461994  
Auslaufprodukt

FESTO

Nennweite 1 1/2", mit Schweißenden, ASME-BPE, EPDM, Werkstoff 1.4404.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

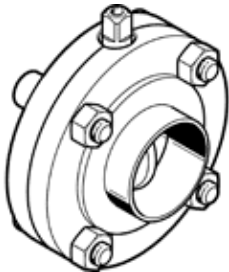

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Scheibenventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Schweißenden/Schweißenden
Nennweite DN	1 1/2"
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	10
Betätigungsmoment	10 Nm
Basierend auf Norm	ASME BPE
Medium	Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 120 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4404
Werkstoff Scheibe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Scheibe	1.4404
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4404
Produktgewicht	1.100 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung