


# Scheibenventil VZFB-SZ-21/2"-TT-V4V4V

Teilenummer: 2468980  
Auslaufprodukt

FESTO

Nennweite 21/2", mit Gewinde, SMS 1145, FPM, Werkstoff 1.4404.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

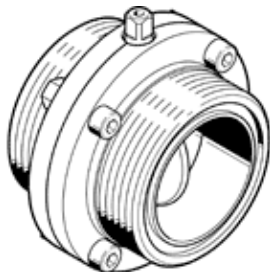

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Scheibenventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Außengewinde/Außengewinde
Nennweite DN	2 1/2"
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	10
Betätigungsmoment	15 Nm
Basierend auf Norm	SMS 1145
Medium	Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-15 ... 140 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4404
Werkstoff Scheibe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Scheibe	1.4404
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4404
Produktgewicht	2.600 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung