

 

Rundzylinder DGS-25-140

Teilenummer: 2472
Auslaufprodukt

FESTO

[Ausführungen ohne Endlagendämpfung.](#)

[Auslaufotyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

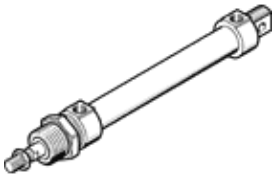

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	140 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	1 ... 12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	247 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	295 N
Pneumatischer Anschluss	G1/8