

# Rundzylinder DGS-40-80

 

Teilenummer: 2475

Auslaufprodukt

ohne Endlagendämpfung.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

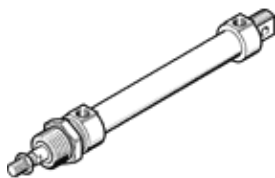

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	80 mm
Kolben-Durchmesser	40 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	0,6 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	633 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	754 N
Pneumatischer Anschluss	G1/4