


Anschlussplatte VABP-S1-2V1G-G38-2

Teilenummer: 2738671

FESTO

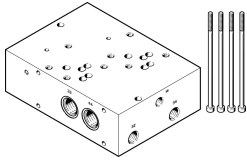

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	54 mm
Funktionsanschluss 32	G1/4
Funktionsanschluss 34	G1/4
Pneumatischer Anschluss 22	Anschlussplatte G3/8
Pneumatischer Anschluss 44	Anschlussplatte G3/8
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
Normalnennndurchfluss	2000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	1950 g
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 4	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff O-Ring	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl