


Parallelbausatz EAMM-U-86-D50-87A-102

Teilenummer: 2802708

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

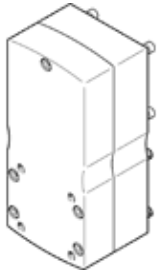

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	2.550 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform