 



# Magnetventil MZH-5/3E-1,5-L-LED

Teilenummer: 30223

FESTO

Micro-Pneumatik, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.

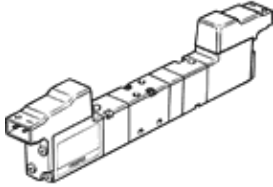

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss	40 l/min
Betriebsdruck	2 ... 7 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	1,5 mm
Steuerart	vorgesteuert
Schaltzeit aus	30 ms
Schaltzeit ein	5 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkenwerte	24V DC: 0,55W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	50 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 4	Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 5	Batterie-Modul
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss